

Konfektionierungshinweise für Stecker gerade, wasserdicht (neue Spannzange) FFA.0E.30_.CL_C__


Einzelteile für Stecker, gerade, Lötversion, mit Knickschutztülle



Einzelteile für Stecker, gerade, Lötversion, ohne Knickschutztülle




Abisoliermaße

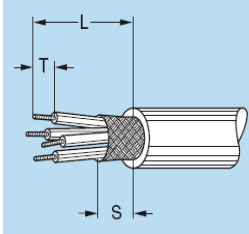

Steckverbinder		Kontakt ø A (mm)	Lötkontakt		
Serie	Typ		L	S	T
0E	302	0.9	7	5	3.0
	303/304	0.7	7	5	2.5

Montagehinweise

- Kabel gem. Tabelle abmanteln.
- Knickschutztülle (falls vorhanden), Spannschraube, Spannzange, Dichtring, Konusring auf das Kabel schieben.
- Schirm sauber auskämmen und über den Kabelmantel zurücklegen.
- Adern gem. Tabelle abisolieren
- Adern gem. Belegungsplan an Isolationsteil anlöten
- Schirm aufweiten und Konusring unter den Schirm schieben.
- Schirm gleichmäßig über den Konusring verteilen
- Halbschalen montieren. **ACHTUNG!** Die Nocke am Isolationsteil muß in die Nut der Halbschale einrasten.
- Konusring an die Halbschalen schieben. Überstehende Schirmdrähte an der Konuskante abschneiden.

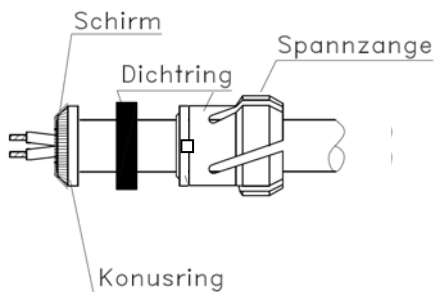

- Dichtring und Spannzange an den Konusring schieben.
- Außenkörper montieren. Bei der Montage ist darauf zu achten, daß die Verdrehsicherungsnase an der Halbschale und an der Spannzange in die Nut im Stecker-Außenkörper einrastet.
- Gewinde an der Spannschraube mit einem Tropfen Schraubensicherungs-Klebstoff versehen. Spannschraube auf den Außenkörper schrauben.
- Das Kabel darf sich beim Anziehen der Spannschraube nicht mitdrehen.
- Maximales Anzugsmoment für die Spannschraube: 0,7Nm

INDEX MIT ÄNDERUNG	DATUM	NAME