


# 接合状態表示用 HALO (ハロ) LED コネクタ

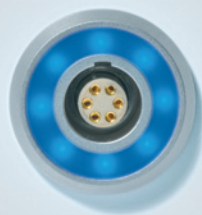

**iAC**<sup>TM</sup>  
by LEMO®

## Halo (ハロ) LED コネクタ

レモのHalo (ハロ)LEDコネクタは接合状態を表示するLED発光のフランジを持ちます。この製品は既存の1B、1K及び2Kシリーズとコンパチです。また、このコネクタはクリンプ、はんだとも供給可能です。

### 特徴:

- 接合状態を示す
- プッシュプルコネクタ
- 革新的機能搭載


### 特性:

- IP50 / IP68対応
- 色: 赤、青、白、緑、他
- 堅固な構造
- PEEKインシュレータによる高絶縁性能

\* IAC-知的能動性コネクタライン-は主に医療、宇宙環境/軍事などクリティカルな用途での安全性を高める特殊なチップを内蔵したものを新発売しました。レモの新しいIACコネクタは接合状態を表示することができるHalo(ハロ)LED技術を利用しています。

 **LEMO**<sup>®</sup>

## 型番の見方

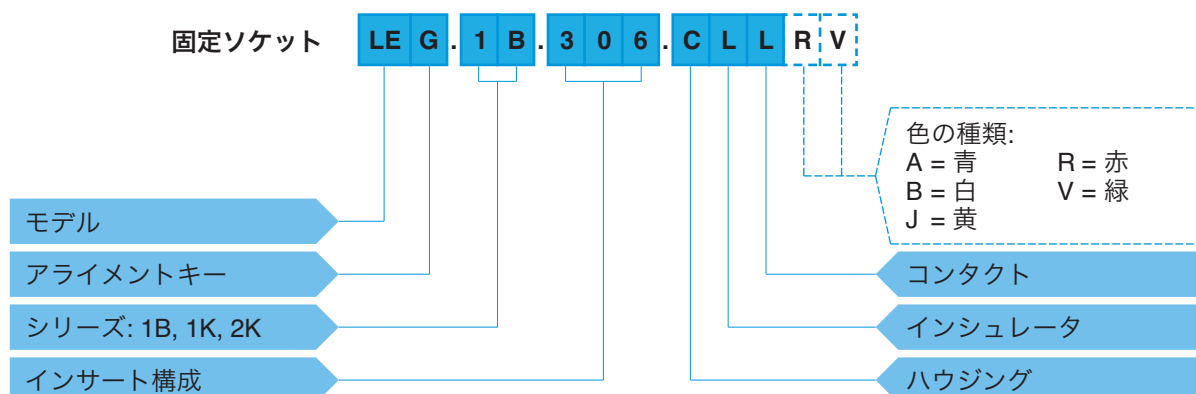



**LEG.1B.306.CLLRV** = LEDフランジ付き固定ソケット、固定ナット、キー (G) 付き1Bシリーズ、6コンタクト付き多極タイプ、クロムメッキ真鍮の外端シェル、PEEKインシュレータ、メス半田コンタクト、赤及びグリーンHalo(ハロ) LED.

**LEG.1B.306.CLLR** = LEDフランジ付き固定ソケット、固定ナット、キー (G) 付き1Bシリーズ、6コンタクト付き多極タイプ、クロムメッキ真鍮の外端シェル、PEEKインシュレータ、メス半田コンタクト、赤色のみ付属Halo(ハロ) LED.


## 型番



**LEG.1B** 固定ソケット、固定ナット、キー (G) 或いはキー (A...L)

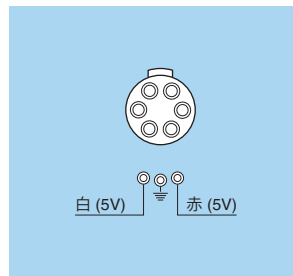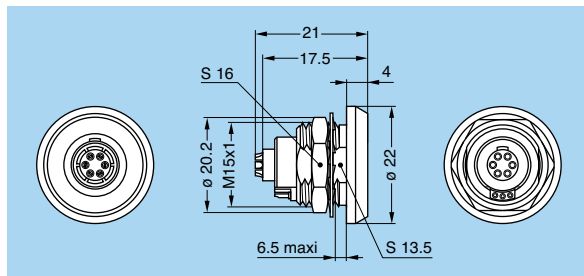

## パネルカット図

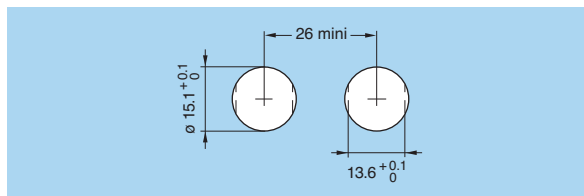

## レモジャパン株式会社

本社  
〒108-0073  
東京都港区三田2-7-22  
Tel: 03-5446-5510 Fax: 03-5446-5511

神戸営業所  
〒657-0035  
兵庫県神戸市灘区友田町3-6-15 KHK灘ビル5階  
Tel: 078-846-2002 Fax: 078-846-2036

[www.lemo.co.jp](http://www.lemo.co.jp)